

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠の RJ45 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45, RJ45-RJ45カプラ, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<u>8879050000</u>
種別	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

/于\	Th(C)		

不詗

MAMID承認件数



RJ45

ROHS	適合	
UL File Number Search	UL ウェブサイト	
証明書番号(cULus)	E316369	

寸法と重量

正味重量 49 g

温度

保管温度	動作温度	-25 °C70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続 2

一般データ

接続 1

12.00		12/100 =	
項目説明	RJ45-RJ45カプラ	組成	DIN 43880設置互換性準拠 1 TEピッチ寸法 取り付けフレーム搭載取り 付けフレーム
配線	EIA/TIA T568 Aに準拠す る 色分けされたピン割り当て (銅線)	色	薄いグレー
ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
取り付け方式	TS 35	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP20	プラギング回数	750
—般其淮			

−般基準

認証書番号(DNV)	TAE00003EW	コネクタ規格	IEC 60603-7-5
証明書番号(cULus)	E316369		

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点/接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 ΜΩ
50 ℃の通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

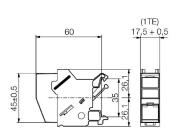



製品イメージ

製品イメージ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アウトレットマーカー



ワイドミュラーの端子レールアウトレットのラベリング パネル用マーカー。

お客様にとってのメリット:

- 白色
- 空白
- ラベリングシート

一般注文データ

種別 IE-DM バージョン

注文番号 <u>8813500000</u> GTIN (EAN) 4032248513345

数量 50 ST