

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインコネクタ、USB インサート付属

一般注文データ

バージョン	取付フランジ, USBフランジ, Cat.6 (ISO/IEC 11801) , IP67
注文番号	8892670000
種別	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
数量	1 items

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	37 g
------	------

温度

保管温度	動作温度	-20 °C...85 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

接続 1	USB	接続 2	USB
項目説明	USBフランジ	色	薄いグレー
ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0	カテゴリー	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
取り付け方式	キャビネット, 分電箱	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

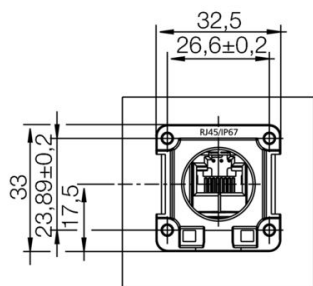


IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45 カップリング / モジュール

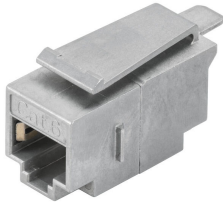

IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー
ケーブル対応

一般注文データ

種別	IE-XRJ45/IDC	バージョン
注文番号	8808330000	フランジインサート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
数量	1 ST	