

**IE-M12-ADAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

バージョン	アダプター, ストレート, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
注文番号	<a href="#">8901620000</a>
種別	IE-M12-ADAP S
GTIN (EAN)	4032248653577
数量	1 items

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E471884

## 寸法と重量

正味重量 32 g

## 温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -25 °C...80 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	D-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	保護度合い	IP67

## 一般情報

極数	4	接続 1	RJ45
接続 2	M12	項目説明	アダプタ、ストレート
組成	M12ソケットからRJ45ソケット	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	シールド	はい
保護度合い	IP67		

## 標準

コネクタ規格 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

## 電気プロパティ

接点抵抗 ≤ 10 mΩ 50 °Cの通電容量 1 A

## 一般的な技術仕様

極数	4	コーディング	D-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ

**IE-M12-ADAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

バージョン	ストレート	ハウジング主要材質	PA 66
保護度合い	IP67		

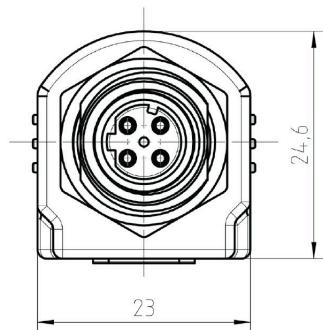
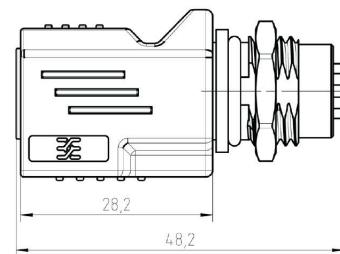
**分類**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**IE-M12-ADAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****寸法図****設置カットアウト**