

IE-TO-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61754-24 準拠の取り付けレールアウトレット、SC-RJ 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、光ファイバー、SCRJ、マルチモード、GOF、POF、IP20
注文番号	8946990000
種別	IE-TO-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248735006
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UL)

E477798

寸法と重量

正味重量

22 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

色

薄いグレー

ハウジング主要材質

PA UL 94 V0

取り付け方式

TS 35

保護度合い

IP20

プラグイン回数

1000

ファイバーの種類

マルチモード, GOF, POF

インサート喪失

≤ 0.4 dB

接続 1

SCRJ

接続 2

SCRJ

一般基準

コネクタ規格

IEC 61754-24

証明書番号 (UL)

E477798

分類

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0


27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20


図面

寸法図

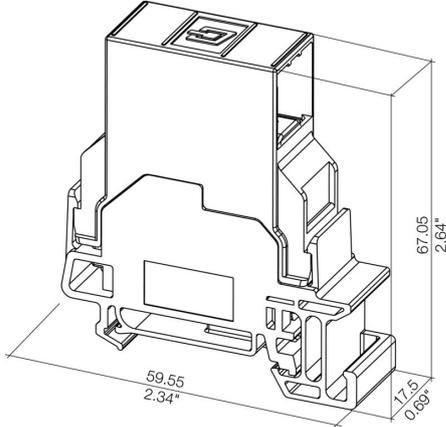

アクセサリ

空白

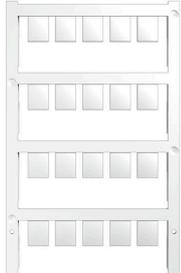

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	