

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61754-20 準拠取り付けレールアウトレット、LC デュプレックス

#### 一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、光ファイバー, LCデュプレッ クス, シングルモード, IP20
注文番号	<u>8947020000</u>
種別	IE-TO-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248735037
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認	,		
ROHS	冷春		
RUHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	30.1 g		
温度	3		
<u>ш</u>			
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度			
環境製品コンプライアンス			, in the second
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
取り付け方式	TS 35	保護度合い	IP20
プラギング回数	1000	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	LC デュプレックス
接続 2	LC デュプレックス		
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-20		
分類			
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

### 寸法図

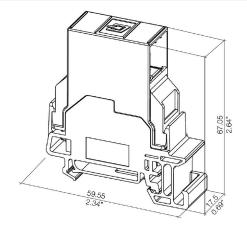



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# セサリ

#### 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されてい る、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その 結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラスト で表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスで は、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 般注文データ

数量

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	<u>1857440000</u>
GTIN (FAN)	4032248402731

200 ST

バージョン

ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

4 カタログステータス / 図面