

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IE プラグインコネクタ、IP20、銅線および光ファイバー
ケーブル対応

一般注文データ

バージョン	取付フランジ, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
注文番号	8952950000
種別	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
数量	24 items

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	21.33 g
------	---------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP20	インサート圧力	≤ 30 N
プラギング回数	750		

一般基準

コネクタ 規格	IEC 60603-7-5
---------	---------------

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	50 °Cの通電容量	1 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合		

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


図面

www.weidmueller.com

寸法図

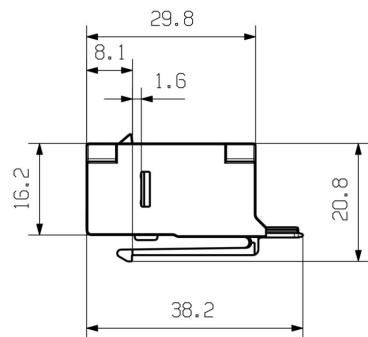

寸法図

 

設置カットアウト

