

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | ツール, シーストリッパー |
| 注文番号 | 9001540000 |
| 種別 | AM 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 |
| 数量 | 1 items |

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 33 mm | 奥行き (インチ) | 1.2992 inch |
| 高さ | 157 mm | 高さ (インチ) | 6.1811 inch |
| 幅 | 47 mm | 幅 (インチ) | 1.8504 inch |
| 正味重量 | 120.67 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

技術データ

| | |
|------|----------|
| 項目説明 | シーストリッパー |
|------|----------|

被覆剥き工具

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|--------------------|
| ケーブル仕様 | PVC丸型ケーブル | 最大導体直径 | 25 mm |
| 最小導体直径 | 6 mm | 切断深さ | 最大4.5 mmまで調整可能 |
| 導体断面、最大 | 490 mm ² | 導体断面、最小 | 28 mm ² |
| 使用可能なケーブル | PVCケーブル | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000163 | ETIM 9.0 | EC000163 |
| ETIM 10.0 | EC000163 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

図面

使用例



使用例



AM 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品

PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

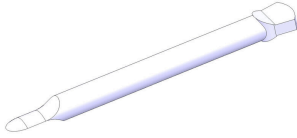

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | ERSATZMESSER AM 25/35 | バージョン |
| 注文番号 | 9001530000 | アクセサリ, 予備の切断刃 |
| GTIN (EAN) | 4008190154813 | |
| 数量 | 2 ST | |