

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | ツール, ストリッピングおよび切削工具 |
| 注文番号 | 9003500000 |
| 種別 | M-D-STRIPAX +6 MEHA |
| GTIN (EAN) | 4008190107109 |
| 数量 | 1 items |

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 16 mm | 奥行き (インチ) | 0.6299 inch |
| 高さ | 135 mm | 高さ (インチ) | 5.3149 inch |
| 幅 | 82 mm | 幅 (インチ) | 3.2283 inch |
| 正味重量 | 106.38 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

技術データ

| | |
|------|--------------------|
| 項目説明 | 6セットのブレードを備えた剥離ツール |
|------|--------------------|

被覆剥き工具

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ケーブル仕様 | カスタム絶縁を使用した導体 | 最大導体直径 | 1.3 mm |
| 最小導体直径 | 0.2 mm | 被覆剥き範囲 AWG、最大. | 18 AWG |
| 被覆剥き範囲 AWG、最小. | 32 AWG | 被覆剥き長さ、最大. | 7 mm |
| 導体断面、最大 | 0.82 mm ² | 導体断面、最小 | 0.03 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例




M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

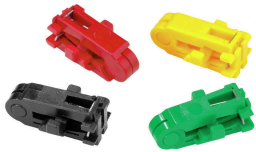

- PVC、テフロン (PTFE)、シリコン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | MEHA KP GE M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9003600000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190140274 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEHA KP RT M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9003610000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190058272 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEHA KP GN M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9003620000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190130527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEHA KP BL M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9003630000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190094256 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEHA KP SW M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9003640000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190020507 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEHA KP WS M-D-SPX | バージョン |
| 注文番号 | 9006970000 | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4032248363711 | |
| 数量 | 1 ST | |