

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9003750000
種別	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	135 mm	高さ (インチ)	5.3149 inch
幅	82 mm	幅 (インチ)	3.2283 inch
正味重量	96.73 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	光ファイバーケーブル用剥離ツール
------	------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	内部導体が1 mmのPOF導体	最大導体直径	1 mm
被覆剥き範囲 AWG、最大.	18 AWG	被覆剥き長さ、最大.	7.5 mm
色	グレー	導体断面、最大	0.78 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		


M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

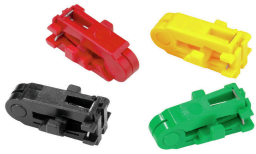

- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

一般注文データ

種別	MEHA KP LWL M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003760000	アクセサリ, 予備の切断刃
GTIN (EAN)	4008190055110	
数量	1 ST	