


**H0,75/14D GR BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

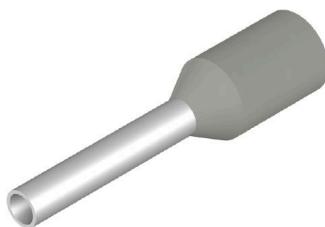

- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ウィドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9004300000</a>
種別	H0,75/14D GR BD
GTIN (EAN)	4008190154837
数量	500 items
パッケージ	リール包装

## H0,75/14D GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.09 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

連結ワイヤエンドフェルール バージョン  
ル、グレー

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.2 mm

カラー直径 (D2)

2.8 mm

L1 (mm)

14.00 mm

金属製ストリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

10 mm

カラーコード

DIN

接点面長さ (L2)

8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 18

軍事指定

T 20A 005 A

導体断面

0.75 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECCLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECCLASS 14.0

27-40-02-01

**H0,75/14D GR BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

