


## H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

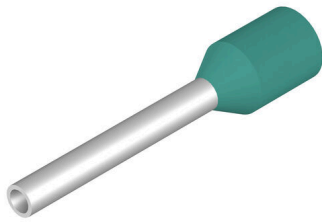

- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	<a href="#">9004390000</a>
種別	H0,34/12 TK BD GSP
GTIN (EAN)	4008190881016
数量	5000 items
パッケージ	リール

## H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.08 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ワイヤー端フェルールの リール、ターコイズ	バージョン	標準
------	--------------------------	-------	----

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.34 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

