


H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

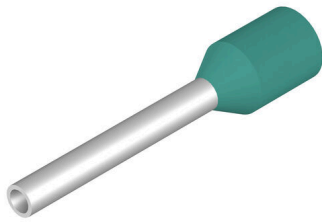

- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	9004390000
種別	H0,34/12 TK BD GSP
GTIN (EAN)	4008190881016
数量	5000 items
パッケージ	リール

H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.08 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ワイヤー端フェルールの リール、ターコイズ	バージョン	標準
------	--------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 22
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.34 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

