

H1,5/16 ZH R SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

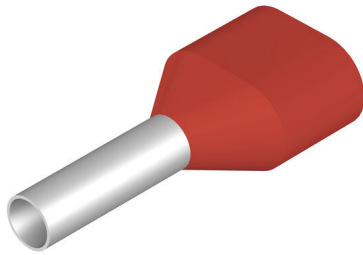

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 赤色
注文番号	9004410000
種別	H1,5/16 ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190009397
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.17 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルール、赤

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

留め輪幅 (B)

3.6 mm

留め輪高さ (A)

6.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

16.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

11 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

