
H6,0/23D ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

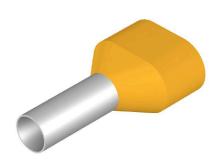





- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェ
	ルール, 20 mm, 12 mm, 黄色
注文番号	9004720000
種別	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190962210
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

カタログステータス / 図面 1

H6,0/23D ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	一刀
圧	F 365.
12.	HU

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量	0.7 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ	バージョン	ツインワイヤエンドフェ
	ルール、黄色		ルール

ワイヤエンドフェルール

+ + = + /7 (D.4)	4 =	# t== * # 0	4.0
接点面直径 (D1)	4.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	6.2 mm	留め輪高さ (A)	11.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	23.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	20 mm	 導体断面	6 mm²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H6,0/23D ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

