


H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

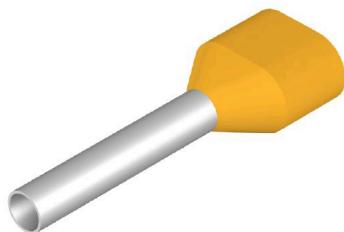

- マルチパックパッケージ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 黄色
注文番号	9004910000
種別	H1,0/19 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190482688
数量	500 items
パッケージ	マルチパックパッケージ

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.19 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、黄色	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	-------------------	-------	----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	3.2 mm	留め輪高さ (A)	5.8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	19.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	16 mm	導体断面	1 mm ²
カラーコード	Weidmueller		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

www.weidmueller.com

図面

