

H1,5/20 ZH R SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

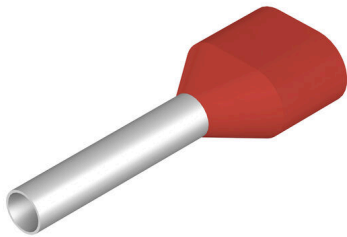

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 赤色 |
| 注文番号 | 9004920000 |
| 種別 | H1,5/20 ZH R SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190482695 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | マルチパックバッグ |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.21 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルール、赤

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

3.6 mm

留め輪高さ (A)

6.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

20.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

