


## H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

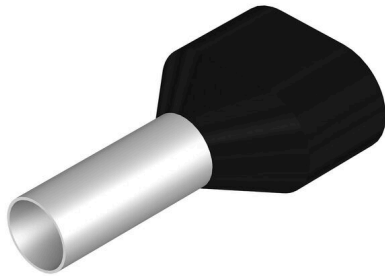

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">9004930000</a>
種別	H6,0/23 ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008 190482701
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.69 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール、黒

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール

## ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

4.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

6.2 mm

留め輪高さ (A)

11.4 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

23.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 10

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

20 mm

導体断面

6 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

