


H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

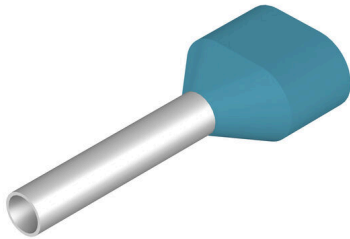

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, ライトブルー
注文番号	9005 140000
種別	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190482725
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.15 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、水色	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール
------	-----------------------	-------	--------------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
留め輪幅 (B)	3 mm	留め輪高さ (A)	5.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	16.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 18	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	13 mm	導体断面	0.75 mm ²
カラーコード	Telemecanique		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

