

H10,0/26T ZH BR SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

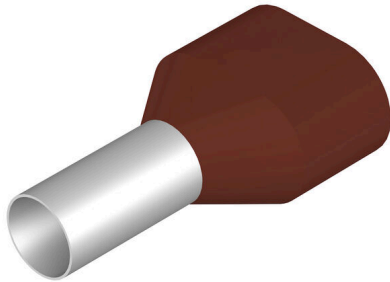

- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色 |
| 注文番号 | 9005170000 |
| 種別 | H10,0/26T ZH BR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190482756 |
| 数量 | 100 items |
| パッケージ | マルチパックバッグ |

H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.89 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤー端部フェ
ルルール、茶色

バージョン

ツインワイヤーエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

5.8 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

7.6 mm

留め輪高さ (A)

13.4 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

26.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 8

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

17 mm

導体断面

10 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

