


H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

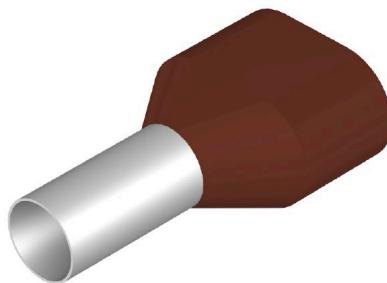

- マルチパックパッケ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色
注文番号	9005170000
種別	H10,0/26T ZH BR SV
GTIN (EAN)	4008190482756
数量	100 items
パッケージ	マルチパックパッケ

H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.89 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤー端部フェルール、茶色	バージョン	ツインワイヤーエンドフェルール
------	-------------------	-------	-----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	5.8 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	26.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	17 mm	導体断面	10 mm ²
カラーコード	Telemecanique		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

