


**H0,75/14 W BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

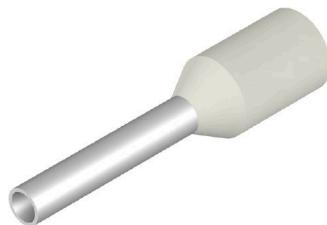

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9005820000</a>
種別	H0,75/14 W BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275884
数量	5000 items
パッケージ	リール

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.12 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	リールのワイヤー端部フェルール、白色	バージョン	標準
------	--------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,75/14 W BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

