


H0,75/14 W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

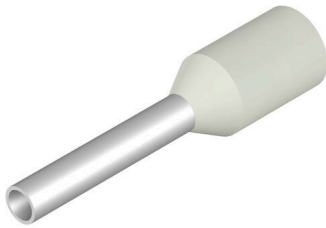

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| 注文番号 | 9005820000 |
| 種別 | H0,75/14 W BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4008 1902 75884 |
| 数量 | 5000 items |
| パッケージ | リール |

H0,75/14 W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

リールのワイヤー端部フェ
ルール、白色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

2.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥ぎ長さ

10 mm

導体断面

0.75 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

