

## H0,75/14T BL BD GSP


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

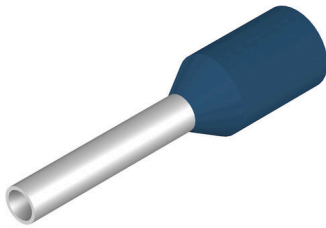

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9005900000</a>
種別	H0,75/14T BL BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275969
数量	5000 items
パッケージ	リール

## H0,75/14T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.12 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

リールのワイヤエンドフェ  
ルール、ライトブルー

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

2.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥ぎ長さ

10 mm

導体断面

0.75 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

