


H2,5/14T GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

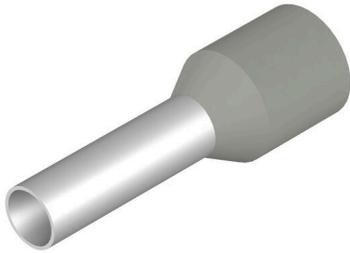

- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
注文番号	9005910000
種別	H2,5/14T GR BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275976
数量	3000 items
パッケージ	リール

H2,5/14T GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ワイヤエンドフェルールの
リール、グレー

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

4.2 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 14

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥ぎ長さ

10 mm

導体断面

2.5 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

