CTX 500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9006320000
種別	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

CTX 500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

\blacksquare	-:-	L	壬	
١,	汯	c	里	里

幅	250 mm	幅(インチ)	9.8425 inch
正味重量	651.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCと	バージョン	機械式、交換可能なイン
	N / AF10.54用の圧着工具		サートなし

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	2.54 mm	六角 AF (A)	10.54 mm
フェルール断面積、最大.	116 mm²	フェルール断面積、最小.	116 mm²
外側スリーブ直径	12.2 mm	 クリンプ測点、幅(B 2)	3.17 mm
クリンプ測点、幅(B 1)	12 mm	 クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径(D)	2.9 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

カタログステータス / 図面 2



CTX 500




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



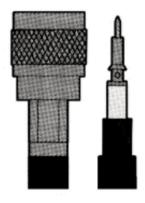

データシート

CTX 500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、 導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概なはただ付けに取って代わっています。クリンプは、 と接続エレメントでしたり一で永続的な接続作成を示がます。高品質の精密ツールを使われば、その両方とで成できません。その結果、機械的、電気的なイドで安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイトミュまは、さまざまな機械クリンプチェットは、最適なカリース機構搭載の統合ラールを提供しています。リリース機構搭載の統合力ラールを提供しています。リソンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別 ERTE GRIFFE CTO 注文番号 <u>1121010000</u>

GTIN (EAN) 4032248902118

数量 1 ST

バージョン

プレスツール, 交換部品

カタログステータス / 図面 4