

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">9006320000</a>
種別	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
数量	1 items

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	651.08 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCとN / AF10.54用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	2.54 mm	六角 AF (A)	10.54 mm
フェール断面積、最大.	116 mm <sup>2</sup>	フェール断面積、最小.	116 mm <sup>2</sup>
外側スリーブ直径	12.2 mm	クリンピング測点、幅 (B 2)	3.17 mm
クリンピング測点、幅 (B 1)	12 mm	クリンピングタイプ/プロファイル	六角クリンピング
内部接触直径 (D)	2.9 mm		


## 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

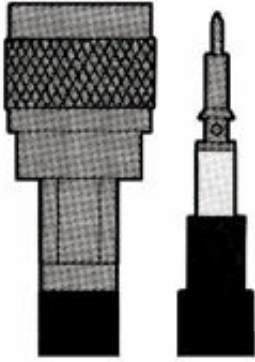

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	<a href="#">1121010000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	