

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

**同軸コネクタ対応クリンプツール**

- ・ ラチェックは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9006370000
種別	CTX 501
GTIN (EAN)	4008190109172
数量	1 items

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	625.68 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCと N / AF10.9用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	------------------------------------	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	2.45 mm	六角 AF (A)	10.9 mm
フェルール断面積、最大.	124 mm ²	フェルール断面積、最小.	124 mm ²
外側スリープ直径	12.6 mm	クリンプ測点、幅 (B 2)	3.17 mm
クリンプ測点、幅 (B 1)	12 mm	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径 (D)	2.8 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

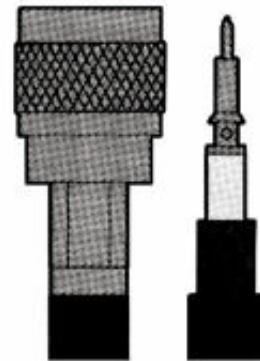

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチエットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	1121010000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	