

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9006380000
種別	CTX 502
GTIN (EAN)	4008190123512
数量	1 items

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	654.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCと N / AF9.3用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	-----------------------------------	-------	----------------------

ツールデータクリンピング


六角スパナ幅 (A 2)	1.75 mm	六角 AF (A)	9.3 mm
フェール断面積、最大.	89 mm ²	フェール断面積、最小.	89 mm ²
外側スリーブ直径	10.7 mm	クリンピング測点、幅 (B 2)	2.3 mm
クリンピング測点、幅 (B 1)	12 mm	クリンピングタイプ/プロファイル	六角クリンピング
内部接触直径 (D)	2 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

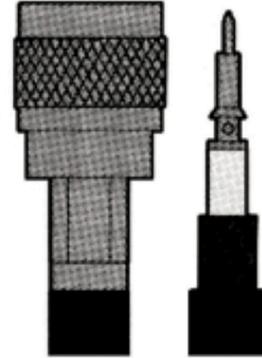

CTX 502

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

 
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	1121010000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	