


H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

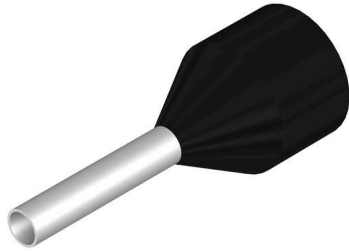

- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色
注文番号	9006630000
種別	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332266
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.23 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

短絡防止・地絡防止ライ
ン用ワイヤエンドフェル
ール、黒色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.8 mm

接点面長さ (L2)

10 mm

カラー直径 (D2)

7 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

19.50 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

