


H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

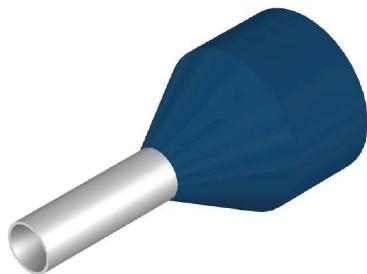

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色
注文番号	9006670000
種別	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量	0.22 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	短絡防止・地絡防止ライ ン用ワイヤエンドフェル ル、青色	バージョン	標準
------	------------------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルル

接点面直径 (D1)	2.3 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	7.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	17.50 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	14 mm
導体断面	2.5 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

