


## H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

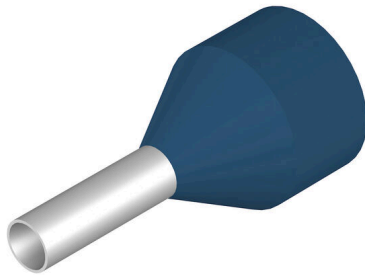

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色 |
| 注文番号       | <a href="#">9006670000</a>      |
| 種別         | H2,5/17,5X BL SV                |
| GTIN (EAN) | 4008190332273                   |
| 数量         | 100 items                       |
| パッケージ      | マルチバックバッグ                       |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.22 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

短絡防止・地絡防止ライ  
ン用ワイヤエンドフェル  
ール、青色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.3 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

7.9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

17.50 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 14

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

2.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

