


H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

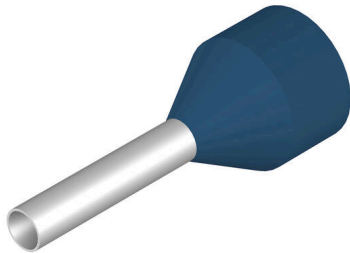

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9006710000</a>
種別	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
数量	100 items
パッケージ	マルチバックバッグ

## H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.3 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

短絡防止・地絡防止ライ  
ン用ワイヤエンドフェル  
ール、青色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.3 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

7.9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

21.50 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 14

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

17 mm

導体断面

2.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

