


## EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

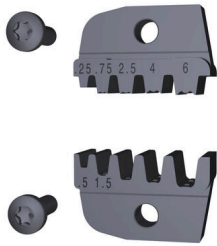

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール  
対応クリップツール

- ラチェットは精密なクリップを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	6mm <sup>2</sup> , トラピースクリップ
注文番号	<a href="#">9011620000</a>
種別	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
数量	1 items

## EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.2205 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.0236 inch
正味重量	41.36 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
----------------	-----------

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG	AWG 10	導体横断面、最小. AWG	AWG 24
クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		