

## HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">9011990000</a>
種別	HTX 188
GTIN (EAN)	4008190026066
数量	1 items

## HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	450 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCと N / AF3.25用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	------------------------------------	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	3.25 mm
フェルール断面積、最大.	11 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小.	11 mm <sup>2</sup>
外側スリーブ直径	3.8 mm	クリンプ測点、幅 (B 2)	2.3 mm
クリンプ測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径 (D)	2 mm		

## 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

## 分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTX 188**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

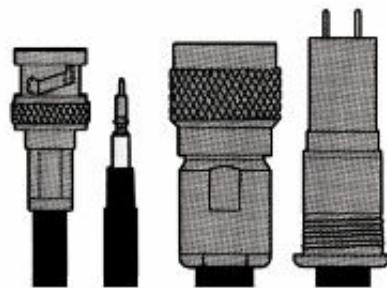

## HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ / 交換部品



同軸コネクタ対応クリンプツール  
• ラチエットは精密なクリンプを保証します  
• 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTX 188
注文番号	<a href="#">9053990000</a>
GTIN (EAN)	4032248032082
数量	1 ST

バージョン  
プレスツール, 交換部品