

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<u>9012400000</u>
種別	HTX 138
GTIN (EAN)	4008190036546
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch
正味重量	415.08 g		
環境製品コンプライアン	z		
RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813h-98fd-40	68-h62a-hc89a046c012	

技術データ

項目説明	Twinax同軸ケーブル/ AF	バージョン	機械式、交換可能なイン
	8.24用圧着工具		サートなし

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	8.24 mm
フェルール断面積、最大.	70 mm ²	フェルール断面積、最小.	4 mm²
外側スリーブ直径	9.5 mm	 クリンプ測点、幅(B 2)	2.3 mm
クリンプ測点、幅(B 1)	10 mm	 クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径(D)	2 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





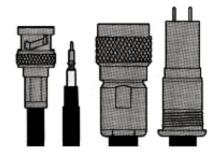



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 ERTE ES HTX 138 注文番号 9003140000 GTIN (EAN)

4008190025229

数量 1 ST バージョン

プレスツール, 交換部品

4 カタログステータス / 図面