

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">9012400000</a>
種別	HTX 138
GTIN (EAN)	4008 190036546
数量	1 items

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	415.08 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	Twinax同軸ケーブル/ AF 8.24用圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	-------------------------------	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	8.24 mm
フェール断面積、最大.	70 mm <sup>2</sup>	フェール断面積、最小.	4 mm <sup>2</sup>
外側スリーブ直径	9.5 mm	クリンピング測点、幅 (B 2)	2.3 mm
クリンピング測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンピングタイプ/プロファイル	六角クリンピング
内部接触直径 (D)	2 mm		

## 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

## 分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTX 138**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

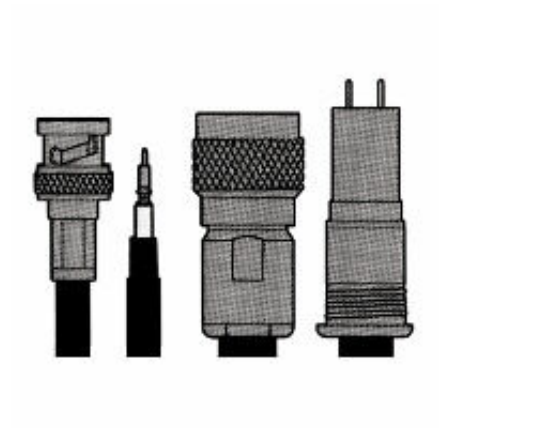

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTX 138	バージョン
注文番号	<a href="#">9003140000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190025229	
数量	1 ST	