

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリップツール

- ラチェットは精密なクリップを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , トラピースクリップ
注文番号	<a href="#">901250000</a>
種別	PZ 4
GTIN (EAN)	4008 190090920
数量	1 items

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	425.6 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

ドライブ	機器	フェルール断面積、最大	4 mm <sup>2</sup>
フェルール断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ

## 接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルール	導体直径、最大 AWG	AWG 12
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 多包バッグ仕様



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/17,5X SW SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006590000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190332259	
数量	100 ST	
種別	H1,5/19,5X SW SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006630000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190332266	
数量	100 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/24 XS SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9202870000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4032248517947	
数量	100 ST	

## 多包バッグ仕様



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H2,5/17,5X BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006670000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332273	
数量	100 ST	
種別	H2,5/21,5X BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006710000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332280	
数量	100 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



## 一般注文データ

種別	H2,5/24 XS BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9202880000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248517954	
数量	100 ST	

## 多包バッグ仕様

- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性
- 1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応
- 錫メッキ銅製
- DIN 46228 part 4 準拠



## 一般注文データ

種別	H4,0/19,5X GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006750000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190332297	
数量	100 ST	
種別	H6,0/23X GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9006790000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332303	
数量	100 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/12 OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028260000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902025	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14 OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190122201	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9019400000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190066024	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902049	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/12 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">0409500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190090456	
数量	500 ST	
種別	H0,5/12D W	バージョン
注文番号	<a href="#">9019000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190085728	
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,5/14 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">069070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W	バージョン
注文番号	<a href="#">901901000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">902587000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190025045	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16D W	バージョン
注文番号	<a href="#">901902000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047108	
数量	500 ST	
種別	H0,5/18 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">107698000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248834631	
数量	500 ST	
種別	H0,5/18D W	バージョン
注文番号	<a href="#">107699000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248834624	
数量	500 ST	

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">900581000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190275877	
数量	5000 ST	
種別	H0,5/14D W BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">900586000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275921	
数量	5000 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004280000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14T W BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9021930000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190262402	
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/12 W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028280000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902216	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190187163	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9019410000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190164096	
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/14T HBL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9021230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190153106	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028290000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902056	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18 W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902063	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/12 W	バージョン
注文番号	<a href="#">0409600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190079826	
数量	500 ST	
種別	H0,75/12D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019030000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190127787	
数量	500 ST	
種別	H0,75/12T HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9021030000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190152901	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W	バージョン
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 W	バージョン
注文番号	<a href="#">9025860000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190141967	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/16D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190033002	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9021050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190096175	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18 W	バージョン
注文番号	<a href="#">9025910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190063702	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190049560	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18T HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9021060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190071158	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9021040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190083168	
数量	500 ST	

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005820000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275884	
数量	5000 ST	
種別	H0,75/14D GR BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005870000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190275938	
数量	5000 ST	
種別	H0,75/14T BL BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190275969	
数量	5000 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004290000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190154837	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004310000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190179298	
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/12 GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028310000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902070	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190026158	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9019420000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190189099	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1,0/16 GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028320000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902087	
数量	500 ST	
種別	H1,0/18 GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028340000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902100	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/12 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">0409700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190152222	
数量	500 ST	
種別	H1,0/12D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190029074	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">0463000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H1,0/16 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9025950000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190037291	
数量	500 ST	
種別	H1,0/16D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190159986	
数量	500 ST	
種別	H1,0/18 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9025930000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190101497	
数量	500 ST	

## PZ 4


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1.0/18D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190174828	
数量	500 ST	

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き

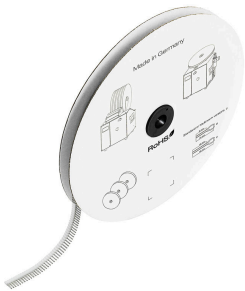

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1.0/14 GE BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005830000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190275891	
数量	5000 ST	
種別	H1.0/14D R BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005880000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190275945	
数量	5000 ST	

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1.0/14 GE BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004320000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
種別	H1.0/14D R BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004330000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
種別	H1.0/14T R BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9021950000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190262747	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14 R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190137168	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9019430000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190107420	
数量	500 ST	
種別	H1,5/16 R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9028350000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190902117	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14 R	バージョン
注文番号	<a href="#">0463100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
種別	H1,5/16 R	バージョン
注文番号	<a href="#">0635100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190141745	
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1,5/16D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190023331	
数量	500 ST	
種別	H1,5/18D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019140000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190046026	
数量	500 ST	
種別	H1,5/24 R	バージョン
注文番号	<a href="#">0565600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190187071	
数量	500 ST	
種別	H1,5/24D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019150000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190151676	
数量	500 ST	

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005840000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190275907	
数量	5000 ST	
種別	H1,5/14D SW BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005890000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190275952	
数量	5000 ST	
種別	H1,5/14S GN BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9028370000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4032248318537	
数量	5000 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004340000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004350000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14T SW BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9021960000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190262389	
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/14S BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9046230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248298631	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15 BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190141141	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15T GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9021240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190115302	
数量	500 ST	

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15T GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190128944	
数量	500 ST	
種別	H2,5/19D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019170000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190178024	
数量	500 ST	
種別	H2,5/19T GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190149345	
数量	500 ST	
種別	H2,5/25D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019180000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190101145	
数量	500 ST	
種別	H2,5/25T GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190060916	
数量	500 ST	

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005850000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190275914	
数量	3000 ST	
種別	H2,5/14T GR BD GSP	バージョン
注文番号	<a href="#">9005910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190275976	
数量	3000 ST	

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004360000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14T GR BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004370000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190052508	
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/18 GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9026010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190117382	
数量	250 ST	
種別	H4,0/18T OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9021250000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190159313	
数量	250 ST	

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019190000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18T OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20T OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019210000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	
種別	H4,0/26T OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H0,75/14S W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9025700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190144104	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14S GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9025710000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190031442	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14S R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9025720000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190072681	
数量	500 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/16S OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9202900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248519026	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20DS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9203630000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248565078	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14S OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9004560000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190286132	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14S W	バージョン
注文番号	<a href="#">9004590000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190862060	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 DS W	バージョン
注文番号	<a href="#">9202910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248519019	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14DS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9028580000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248159475	
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/14S W	バージョン
注文番号	<a href="#">9025960000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190009878	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14TS HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9018550000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190207991	
数量	500 ST	
種別	H0,75/15S W	バージョン
注文番号	<a href="#">9204240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー, 白色
GTIN (EAN)	4032248621545	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14S GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9025970000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190063733	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14S R	バージョン
注文番号	<a href="#">9018560000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190207984	
数量	500 ST	
種別	H1,5/12S R	バージョン
注文番号	<a href="#">9025690000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190059439	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14S R	バージョン
注文番号	<a href="#">9025980000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080730	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14DS SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9025240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190085599	
数量	500 ST	
種別	H2,5/12DS BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9028490000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248049028	
数量	500 ST	
種別	H2,5/12TS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9036200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248067992	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14DS BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1333100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190160364	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14TS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9426770000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248160693	
数量	500 ST	
種別	H2,5/16 TS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9036210000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248068005	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H2,5/16DS BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9036220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 10 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248068012	
数量	500 ST	
種別	H4,0/14DS GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9028520000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248049035	
数量	500 ST	
種別	H4,0/15TS OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9036230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248068029	
数量	500 ST	

## 0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)  
 の導体対応錫メッキ銅製  
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
 ・ポリ袋 パラ詰めで供給

## 一般注文データ

種別	H0,5/10	バージョン
注文番号	<a href="#">9004050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190153052	
数量	1000 ST	
種別	H0,5/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0282600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190184025	
数量	1000 ST	
種別	H0,75/10	バージョン
注文番号	<a href="#">0542500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190037482	
数量	1000 ST	
種別	H0,75/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0282700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190019013	
数量	1000 ST	
種別	H1,0/10	バージョン
注文番号	<a href="#">0282800000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190006662	
数量	1000 ST	
種別	H1,0/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0372600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ
GTIN (EAN)	4008190180263	
数量	1000 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1,5/10	バージョン
注文番号	<a href="#">0186500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190039592	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/12	バージョン
注文番号	<a href="#">9004060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190147938	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/18	バージョン
注文番号	<a href="#">9004070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190105761	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/7	バージョン
注文番号	<a href="#">0372700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190064525	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/10	バージョン
注文番号	<a href="#">9004080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190145446	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/12	バージョン
注文番号	<a href="#">0186100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190172954	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/18	バージョン
注文番号	<a href="#">9004090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190147921	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/7	バージョン
注文番号	<a href="#">0373000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190173463	
数量	1000 ST	
種別	H4,0/12	バージョン
注文番号	<a href="#">0244100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190179830	
数量	1000 ST	
種別	H4,0/15	バージョン
注文番号	<a href="#">9004100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190119003	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18	バージョン
注文番号	<a href="#">9004110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190148348	
数量	500 ST	
種別	H4,0/9	バージョン
注文番号	<a href="#">0373100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 9 mm, 9 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190164669	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：  
 ・ワイドミュラーカラーコード  
 ・DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H-BOX 0,14-0,75QMM	バージョン
注文番号	<a href="#">9025410000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン
注文番号	<a href="#">9025900000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン
注文番号	<a href="#">9025430000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン
注文番号	<a href="#">9025920000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン
注文番号	<a href="#">9025400000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
数量	1 ST	

## ツインフェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属ツインフェルール端子ボックス：  
 ・ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン
注文番号	<a href="#">9025390000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
数量	1 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004440000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190198473	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D ZH W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004780000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190188481	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037200000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190492397	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037380000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492861	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 ZH OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037210000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190492687	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16D ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037390000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492878	
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,5/18 ZH OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037220000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492694	mm, 橙色
数量	500 ST	
種別	H0,5/18D ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037400000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492892	mm, 白色
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14 ZH W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018510000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190019914	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D ZH GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018520000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190097998	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/15T ZH BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018570000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190272630	mm, ライトブルー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 ZH W SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004900000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190482671	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/16D ZH GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004770000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190038816	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T ZH HBL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9005140000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190482725	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14 ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037230000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190853976	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037410000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492984	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T ZH HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037610000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493233	mm, ライトブルー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037240000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492717	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/16D ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037420000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492991	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T ZH HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037620000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493264	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H0,75/19DS ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9202830000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248515776	
数量	500 ST	
種別	H0,75/19S ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9202820000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248515769	
数量	500 ST	
種別	H0,75/19TS ZH HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9202840000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4032248515783	
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応 : 2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/24 ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037250000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190492724	
数量	500 ST	
種別	H0,75/24D ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037430000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190493004	
数量	500 ST	
種別	H0,75/24T ZH HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037630000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190493271	
数量	500 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018530000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190066925	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15D ZH R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018540000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190188832	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15S ZH GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018650000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4032248011407	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19 ZH GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004910000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482688	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19D ZH R SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004760000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190160951	mm, 赤色
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9037260000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492731	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15D ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037440000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493011	mm, 赤色
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)
- の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H1,0/15S ZH GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9018690000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4032248017720	mm, 黄色
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/19 ZH GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9037270000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492748	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19D ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037450000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493028	mm, 赤色
数量	500 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)
- の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H1,0/22DS R ZH	バージョン	
注文番号	<a href="#">9036330000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4032248338566		
数量	500 ST		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/25 ZH GE	バージョン	
注文番号	<a href="#">9037280000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190492755		
数量	500 ST		
種別	H1,0/25D ZH R	バージョン	
注文番号	<a href="#">9037460000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190493035		
数量	500 ST		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R SV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004410000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190009397		
数量	500 ST		
種別	H1,5/16D ZH SW SV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004420000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色	
GTIN (EAN)	4008190167455		
数量	500 ST		
種別	H1,5/20 ZH R SV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004920000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190482695		
数量	500 ST		

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	H1,5/20D SW ZH SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004750000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190055431	mm, 黒色
数量	500 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037290000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492762	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,5/16D ZH SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9037470000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493042	mm, 黒色
数量	500 ST	
種別	H1,5/20 ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037300000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492779	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,5/20D ZH SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9037480000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493059	mm, 黒色
数量	500 ST	
種別	H1,5/26 ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037310000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492786	mm, 赤色
数量	100 ST	
種別	H1,5/26D ZH SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9037490000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493066	mm, 黒色
数量	100 ST	

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/19D ZH BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004430000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190099367	mm, 青色
数量	250 ST	
種別	H2,5/19T ZH GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018580000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190272647	mm, グレー
数量	250 ST	
種別	H2,5/21 ZH GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9005150000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482732	mm, グレー
数量	250 ST	
種別	H2,5/21D ZH BL SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004740000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190031923	mm, 青色
数量	250 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/19D ZH BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037500000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493073	mm, 青色
数量	500 ST	
種別	H2,5/19T ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037640000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493325	mm, グレー
数量	500 ST	

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H2,5/21D ZH BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037510000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493080	mm, 青色
数量	100 ST	
種別	H2,5/21T ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037650000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493356	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H2,5/27D ZH BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037520000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493097	mm, 青色
数量	100 ST	
種別	H2,5/27T ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037660000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493387	mm, グレー
数量	100 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/22T ZH OR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9018590000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190272654	mm, 橙色
数量	100 ST	
種別	H4,0/22D ZH GR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004730000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190161811	mm, グレー
数量	100 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H4,0/22D ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037530000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493103	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H4,0/22T ZH OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037670000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493431	mm, 橙色
数量	100 ST	
種別	H4,0/28D ZH GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037540000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493110	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H4,0/28T ZH OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037680000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493479	mm, 橙色
数量	100 ST	

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES PZ 4	バージョン
注文番号	<a href="#">9012540000</a>	
GTIN (EAN)	4008190106454	
数量	1 ST	

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## アクセサリ

### 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	<a href="#">9202810000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	