

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Bクリンプ
注文番号	<a href="#">9013080000</a>
種別	HTF 48
GTIN (EAN)	4008190113056
数量	1 items

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	453.98 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル、コネクタ幅 4.8 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ		

## 接点の説明

接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大、AWG	AWG 14
導体横断面、最小、AWG	AWG 21	プラグ幅	4.8 mm
クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTF 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

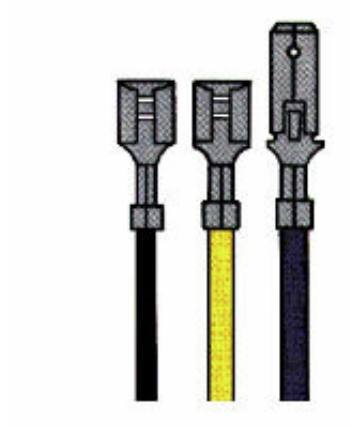

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

種別	ERTE AN HTF 48	バージョン
注文番号	<a href="#">1246420000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034738	
数量	1 ST	