

## CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Wクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">9013690000</a>  |
| 種別         | CTX CM 1.6/2.5 ZERT   |
| GTIN (EAN) | 4032248326419   |
| 数量         | 1 items   |

## CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |         |             |
|------|--------|---------|-------------|
| 幅    | 250 mm | 幅 (インチ) | 9.8425 inch |
| 正味重量 | 750 g  |         |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |  |  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |  |  |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |  |  |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |  |  |

## 技術データ

|      |  |       |                      |
|------|--|-------|----------------------|
| 項目説明 | HD、HEとConConcept M10/<br>M5コンタクト、圧着工具<br>(0.14 ~ 4 mm <sup>2</sup> ) | バージョン | 機械式、交換可能なイン<br>サートなし |
|------|--|-------|----------------------|

## ツールデータクリンピング

|              |                   |                |       |
|--------------|-------------------|----------------|-------|
| フェール断面積、最大   | 4 mm <sup>2</sup> | クリンブタイプ/プロファイル | Wクリンブ |
| クリンブプロファイル 5 | 4 mm <sup>2</sup> |                |       |

 
## 接点の説明

|              |                      |             |                   |
|--------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 接点タイプ        | 回転した接点               | 導体直径、最大 AWG | AWG 12            |
| 導体横断面、最小 AWG | AWG 26               | クリンブ範囲、最大   | 4 mm <sup>2</sup> |
| クリンブ範囲、最小    | 0.14 mm <sup>2</sup> |             |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

図面




## CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品

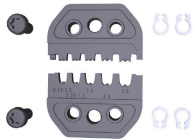

## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | ERTE ES CTX CM 1.6/2.5     | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">9054880000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4032248145133              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | ERTE LC CTX CM 1.6/2.5     | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1246770000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118034974              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |