

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ

リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ
注文番号	<a href="#">9014400000</a>
種別	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
数量	1 items

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	440.68 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 2.5 mm <sup>2</sup>	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	ダブルクリンプ
圧着ステーション	クリンプ測点番号
	1
	導体断面、最小
	0.5 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大.
	1.5 mm <sup>2</sup>
	導体断面 AWG、最小
	21 AWG
	導体断面 AWG、最大
	16 AWG
	圧着ステーションの色
	赤色
	クリンプ測点番号
	2
	導体断面、最小
	1.5 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大.
	2.5 mm <sup>2</sup>
	導体断面 AWG、最小
	16 AWG
	導体断面 AWG、最大
	14 AWG
	圧着ステーションの色
	青色

## 接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	AWG 14
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ケーブルラグコネクタ



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	FSKI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491790000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491810000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491820000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491850000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491830000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5M638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200580000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5M638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200590000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	

## ケーブルラグスリーブ



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F488 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200530000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410378	
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200540000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410385	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F488 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200550000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410392	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200560000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200570000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄
GTIN (EAN)	4032248410415	色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491620000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301526	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491630000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4050118301489	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491650000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301519	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491660000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301410	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491670000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301502	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491680000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301618	
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/05-1,0/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491640000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301557	
数量	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	VFSKHI/1,5-2,5/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491730000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491740000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491690000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491710000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491720000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm <sup>2</sup> ,青色
数量	100 ST	

## 分岐付属ケーブルラグスリーブ



プランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC 製、銅スリーブ付属  
 • 市販対応形状  
 • はんだ付け無し  
 • 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5T638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200610000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5T638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200620000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ケーブルラグスリーブ、完全絶縁



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200640000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 RF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200650000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	<a href="#">1491860000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301915	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	<a href="#">1491870000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301908	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491880000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301748	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491890000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301786	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491910000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118301847	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	<a href="#">1491920000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	<a href="#">1491930000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	<a href="#">1491940000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ケーブルランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

種別	KQI-M10/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492130000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492340000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
種別	KQI-M12/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492350000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302059	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2,5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492150000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492090000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301892	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492140000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492180000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492270000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302134	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492100000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302011	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492170000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## アクセサリ

種別	KQI-M3/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492250000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492110000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492200000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492290000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492190000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-2,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492280000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-0,5	バージョン
注文番号	<a href="#">1492120000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1492220000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	

## アクセサリ / 交換部品

絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ  

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

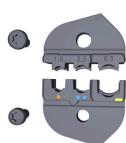

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1246370000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	