


ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

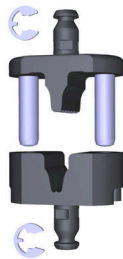

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応リンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	6mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	9014480000
種別	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
数量	1 items

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	39 mm	高さ (インチ)	1.5354 inch
幅	23 mm	幅 (インチ)	0.9055 inch
正味重量	33.64 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

ツールデータクリンピング

クリンタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
---------------	-----------

接点の説明

導体直径、最大、AWG	10	導体横断面、最小、AWG	10
クリンプ範囲、最大	6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		