

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , ダブルクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	9017290000
種別	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
数量	1 items

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	756 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm ²	
クリンタイプ/プロファイル	ダブルクリン、楕円クリン	
圧着ステーション	クリン測定番号	1
	導体断面、最小	0.5 mm ²
	導体直径、最大	1.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	20 AWG
	導体断面 AWG、最大	16 AWG
	圧着ステーションの色	赤色
	クリン測定番号	2
	導体断面、最小	1.5 mm ²
	導体直径、最大	2.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	16 AWG
	導体断面 AWG、最大	14 AWG
	圧着ステーションの色	青色
	クリン測定番号	3
	導体断面、最小	4 mm ²
	導体直径、最大	6 mm ²
	導体断面 AWG、最小	12 AWG
	導体断面 AWG、最大	10 AWG
	圧着ステーションの色	黄色

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリン範囲、最大	6 mm ²
クリン範囲、最小	0.5 mm ²		


重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

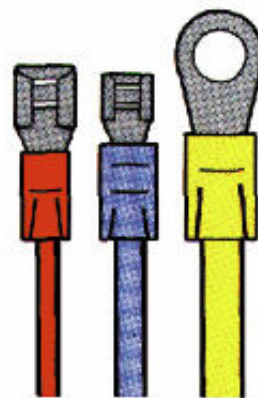

CTI 6 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

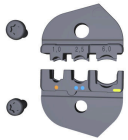

絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES CTI 6	バージョン
注文番号	9007180000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 ST	
種別	ERTE ES CTI 6	バージョン
注文番号	9007180000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 ST	