

HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
• ラチエットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール、接点対応圧着ツール、0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリンプ
注文番号	9017380000
種別	HTN 21 ZERT
GTIN (EAN)	4008190466725
数量	1 items

HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	452 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具 (0.5 ~ 6 mm ²)	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
--------------	-------------------	----------------	-----------

接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

分類


ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

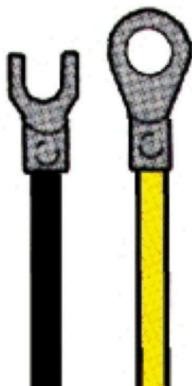

HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES HTN 21
注文番号	9054550000
GTIN (EAN)	4032248050178
数量	1 ST

バージョン
プレスツール, 交換部品