

## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9017380000</a>
種別	HTN 21 ZERT
GTIN (EAN)	4008190466725
数量	1 items

## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	452 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具 (0.5 ~ 6 mm <sup>2</sup> )	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

## ツールデータクリンピング


フェルール断面積、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
-------------	-------------------	----------------	-----------

## 接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

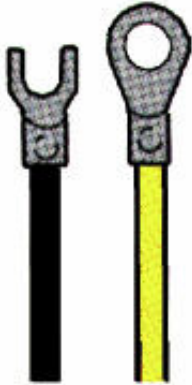

## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmuller.com

## アクセサリ / 交換部品



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTN 21	バージョン
注文番号	<a href="#">9054550000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248050178	
数量	1 ST	