

## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Wクリンプ
注文番号	<a href="#">9018480000</a>
種別	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008 19088458 1
数量	1 items

## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	706.78 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	HDおよびConCept M3コンタクトと同様のタイプ用の圧着工具 (4 ~ 10mm)	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	10 mm <sup>2</sup>	クリンピングタイプ/プロファイル	Wクリンピング
------------	--------------------	------------------	---------

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 8
導体横断面、最小 AWG	AWG 12	クリンピング範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>
クリンピング範囲、最小	4 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品

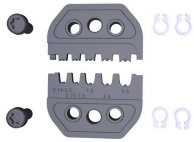

## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	ERTE ES CTX CM 3.6	バージョン
注文番号	<a href="#">1303960000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102499	
数量	1 ST	

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	<a href="#">1121010000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	