

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 4mm ² , Wクリンプ
注文番号	9018490000
種別	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008190884598
数量	1 items

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	679.78 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

技術データ

項目説明	HD、HEとConConcept M10/ M5コンタクト、圧着工具 (0.14 ~ 4 mm ²)	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	--	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	4 mm ²	クリンブタイプ/プロファイル	Wクリンブ
クリンブプロファイル 5	4 mm ²		


接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 12
導体横断面、最小 AWG	AWG 26	クリンブ範囲、最大	4 mm ²
クリンブ範囲、最小	0.14 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

 図面




CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

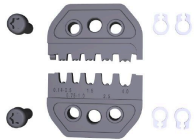


回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9054880000	
GTIN (EAN)	4032248145133	
数量	1 ST	
種別	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	1246770000	
GTIN (EAN)	4050118034974	
数量	1 ST	

 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	1121010000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	