


## H1,0/15 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

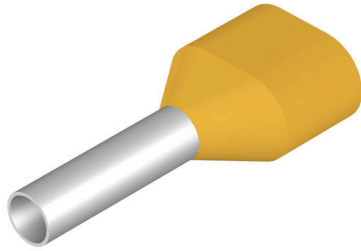

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9018530000</a>
種別	H1,0/15 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190066925
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## H1,0/15 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.16 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルール、黄色

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルール

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

留め輪幅 (B)

3.2 mm

留め輪高さ (A)

5.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

15.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 17

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

12 mm

導体断面

1 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

