


H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

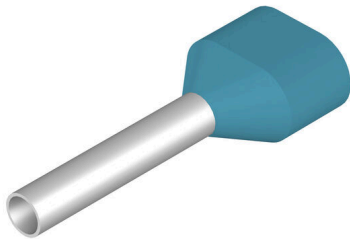

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ライトブルー
注文番号	9018570000
種別	H0,75/15T ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190272630
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.14 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルルール、青

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

留め輪幅 (B)

3 mm

留め輪高さ (A)

5.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

15.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

11 mm

導体断面

0.75 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

