


H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

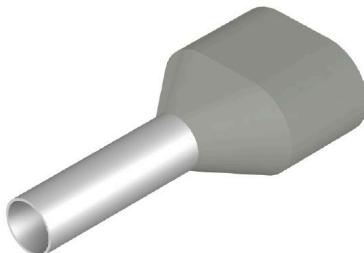

- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー
注文番号	9018580000
種別	H2,5/19T ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190272647
数量	250 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.32 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、グレー	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	--------------------	-------	----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
留め輪幅 (B)	4.5 mm	留め輪高さ (A)	8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm	L1 (mm)	19.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	13 mm	導体断面	2.5 mm ²
カラーコード	Telemecanique		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

図面

