

## H4,0/22T ZH OR SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

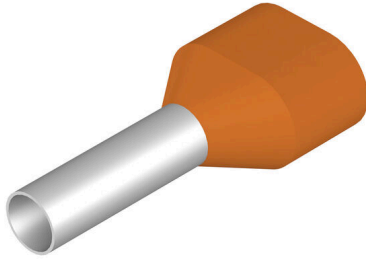

- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">9018590000</a>
種別	H4,0/22T ZH OR SV
GTIN (EAN)	4008 1902 72654
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.57 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール、橙色

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール

## ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

5.2 mm

留め輪高さ (A)

9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

22.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

4 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

